

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FT

Artikelnummer: 6225236



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225236
Typ	LT 650 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	729,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FT

Artikelnummer: 6225236



Abmessungen

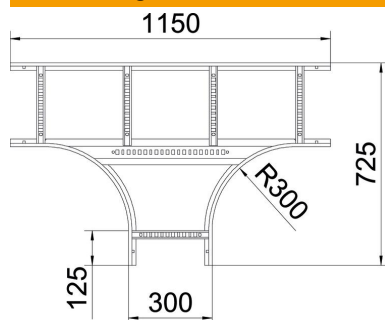

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Maß B	500 mm
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm