

Technisches Datenblatt

Mittenabhangung, fur Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS

Artikelnummer: 6358510



Mittenabhangung fur Kabelrinnen zum Einhangen in den Seitenholm der Kabelrinne.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6358510
Typ	MAH 075 FS
Bezeichnung 1	Mittenabhangung
Bezeichnung 2	fur Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B70mm
Werkstoff	Stahl
Oberflache	bandverzinkt
Oberflachennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stuck
Gewicht	6,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Mittenabhängung, für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS

Artikelnummer: 6358510



Abmessungen

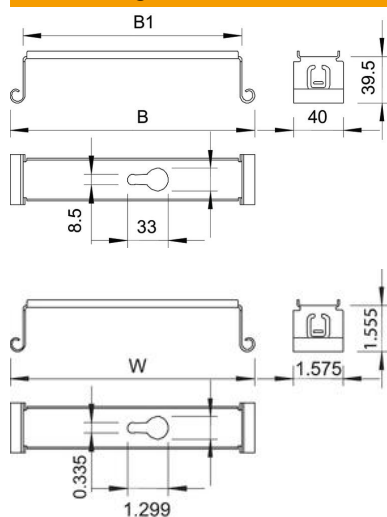

Länge	40 mm
Breite	75 mm
Höhe	39,5 mm
Maß B (mm)	72 mm
Maß B1 (mm)	51 mm

Technische Daten

Ausführung	eingehängt
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	75 mm
für Breite min.	75
Geeignet für Gewindestange metrisch	8
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	75 mm
Lochdurchmesser	8,5 mm
Verstellbar	nein