

Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm FT

Artikelnummer: 6045073



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marine-
norm VG 88900-1.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6045073
Typ	MKR 15 075 FT
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,25mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x75x2000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	85,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm FT

Artikelnummer: 6045073



Abmessungen

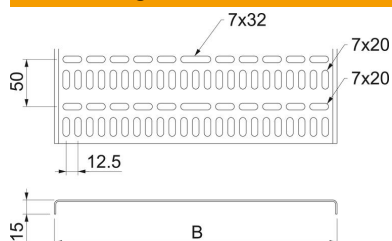

Abmessung	15 x 75
Länge	2.000 mm
Breite	75 mm
Höhe	15 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	75 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Begehbar	nein
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

Stützabstand 1,0m	0,5 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,15 kN/m