


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne, Marinenorm A4

Artikelnummer: 6045856



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.

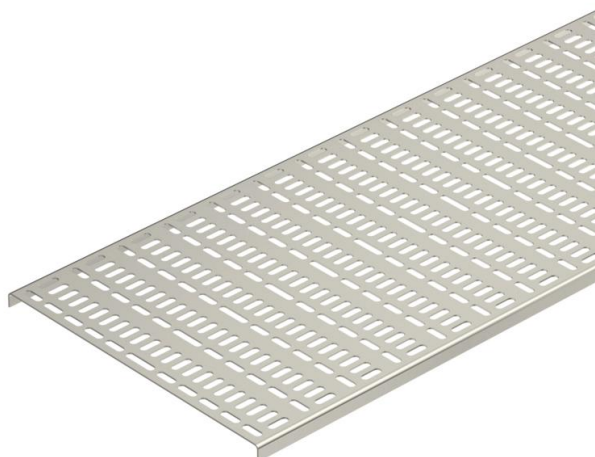

**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6045856
Typ	MKR 15 125 A4
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,00mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x125x2000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	90,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A4

Artikelnummer: 6045856



## Abmessungen

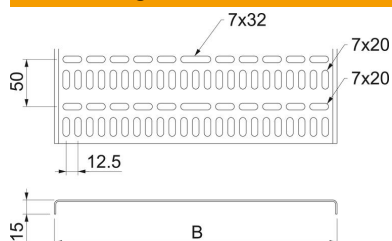

Abmessung	15 X 125
Länge	2.000 mm
Breite	125 mm
Höhe	15 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	125 mm

## Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Begehbar	nein
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

## Belastungen

Stützabstand 1,0m	0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,15 kN/m