

Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205484



Montageplatte zur Befestigung von Kabelabzweiggästen der FireBox T-Serie (mit Außenbefestigung) an Kabelrinnen bzw. -leitern mit einer Seitenhöhe von 60 mm. Die abgewinkelte Bauform aus durch Sicken verstärktem Stahlblech ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne das Kabel über den Seitenholm biegen zu müssen.

St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7205484
Typ	MP T616
Bezeichnung 1	Montageplatte FireBox T160
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Dimension	220x63x159
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	34,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205484



Abmessungen

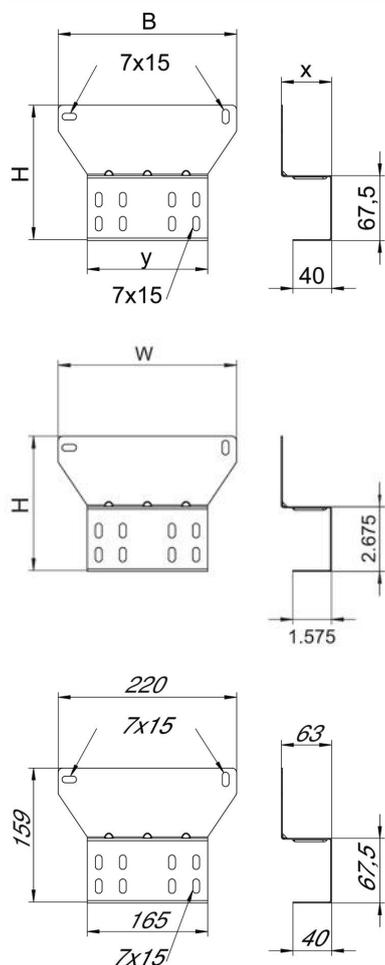

Breite	220 mm
Höhe	159 mm
Maß B	220 mm
Maß H	159 mm
Maß x	63 mm
Maß y	165 mm

Technische Daten

Ausführung	horizontal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein