

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1121979



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1121979
Typ	MS4022P2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 18mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x40x22,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	152,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1121979



Abmessungen

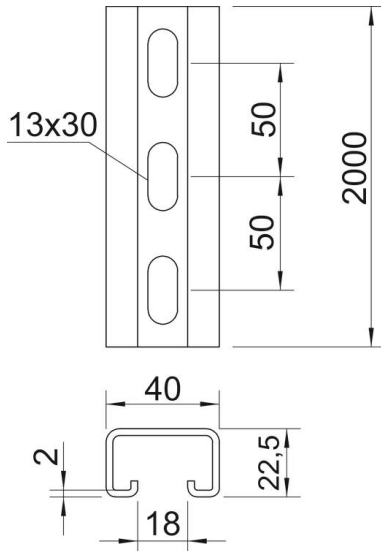

Länge	2.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	22,5 mm
Maß L (mm)	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	18 mm
Statischer Wert A	1,74 cm ²
Statischer Wert Iy	1,18 cm
Statischer Wert Iz	4,45 cm
Statischer Wert Wy	1,05 cm ²
Statischer Wert Wz	2,23 cm ²