

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121903



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1121903
Typ	MS4022P6000A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 18mm
Hersteller	OBO
Dimension	6000x40x22,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	147,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121903



Abmessungen

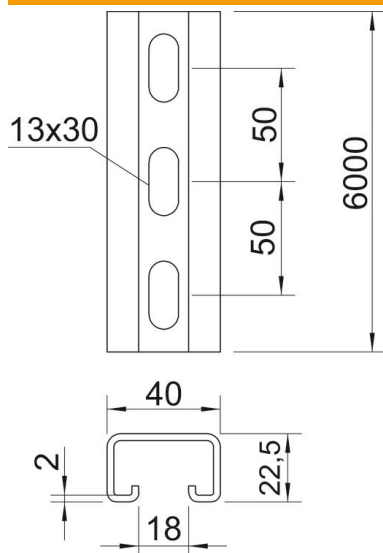

Länge	6.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	22,5 mm
Maß L (mm)	6.000 mm

Technische Daten

Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	18 mm
Statischer Wert A	1,74 cm ²
Statischer Wert I _y	1,86 cm
Statischer Wert I _z	4,46 cm
Statischer Wert W _y	1,05 cm ²
Statischer Wert W _z	2,23 cm ²