

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS4022



A2 **A4** **A5** Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1147138
Typ	MS40SN M12 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS4022
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4


Artikelnummer: 1147138



Abmessungen

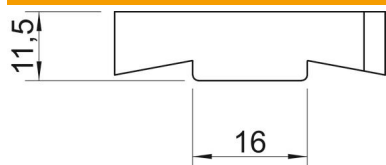

Länge	35 mm
Breite	17 mm
Höhe	11,5 mm
Maß B	17 mm
Maß H	11,5 mm
Maß L	30 mm

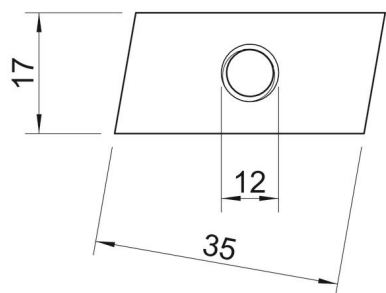

Technische Daten

Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Mit Feder	nein