

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122934



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 1122934                    |
| Typ                 | MS4121P0300FT              |
| Bezeichnung 1       | Profilschiene              |
| Bezeichnung 2       | gelocht, Schlitzweite 22mm |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 300x41x21                  |
| Werkstoff           | Stahl                      |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt         |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461            |
| Kleinste VK-Einheit | 1                          |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 53 kg                      |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122934



## Abmessungen

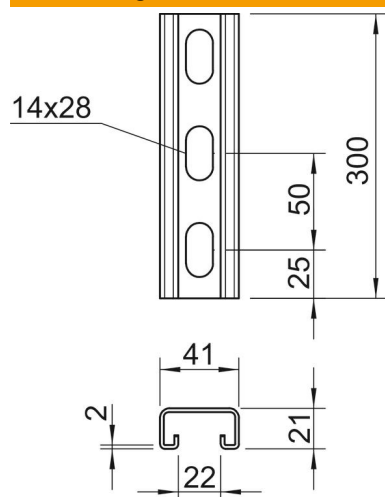

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 41 mm  |
| Höhe   | 21 mm  |
| Maß L  | 300 mm |

## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abbrechbar             | nein                 |
| Art der Lochung        | Rücken gelocht       |
| Ausführung             | Einfachprofil        |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm                |
| Funktionserhalt        | nein                 |
| Lochgröße              | 14x28 mm             |
| Materialstärke         | 2 mm                 |
| Mit Lochung            | ja                   |
| Mit Zahnung            | ja                   |
| Profilform             | C-Profil             |
| Schlitzweite           | 22 mm                |
| Statischer Wert A      | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy     | 0,95 cm              |
| Statischer Wert Iz     | 4,51 cm              |
| Statischer Wert Wy     | 0,89 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz     | 2,2 cm <sup>2</sup>  |