

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1122925



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	1122925
Typ	MS4121P2000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x41x21
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	140,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1122925



## Abmessungen

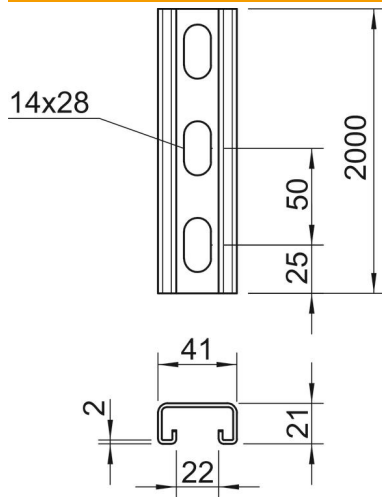

Länge	2.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	21 mm
Maß L (mm)	2.000 mm

## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	1,65 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	0,95 cm
Statischer Wert Iz	4,51 cm
Statischer Wert Wy	0,89 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,2 cm <sup>2</sup>