

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1122476



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1122476
Typ	MS4121P2000A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x41x21
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	175 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1122476



Abmessungen

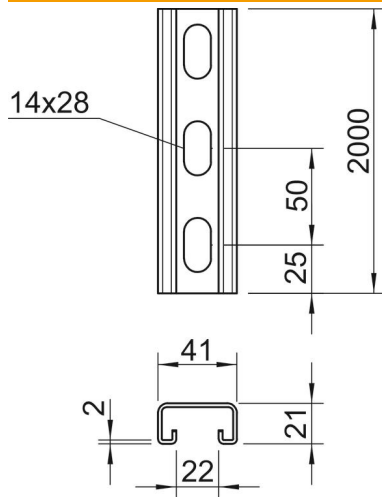

Länge	2.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	21 mm
Maß L (mm)	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	1,65 cm ²
Statischer Wert Iy	0,95 cm
Statischer Wert Iz	4,51 cm
Statischer Wert Wy	0,89 cm ²
Statischer Wert Wz	2,2 cm ²