

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122606



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1122606
Typ	MS4141P1000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	261,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122606



## Abmessungen

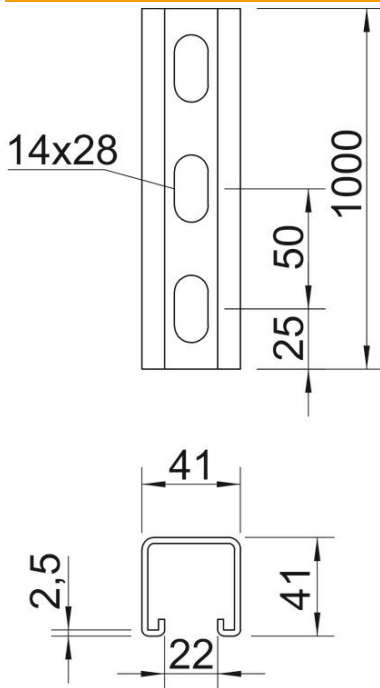

Länge	1.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L (mm)	1.000 mm

## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,97 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	6,05 cm
Statischer Wert Iz	9,01 cm
Statischer Wert Wy	2,91 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	4,4 cm <sup>2</sup>