

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Artikelnummer: 1122479



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122479
Typ	MS4141PP1000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	mit Seitenlochung, Schlitz 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	225 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Artikelnummer: 1122479



Abmessungen

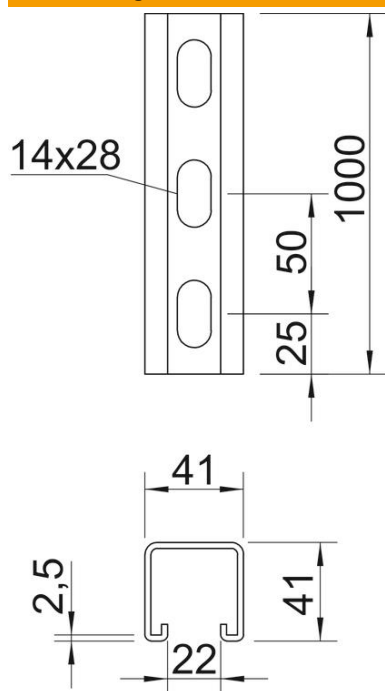

Länge	1.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L (mm)	1.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,42 cm ²
Statischer Wert Iy	6 cm
Statischer Wert Iz	6,97 cm
Statischer Wert Wy	2,49 cm ²
Statischer Wert Wz	2,88 cm ²