## **Technisches Datenblatt**

## Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148430



Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141



### $\epsilon$

A2 A4 A5 Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

#### Stammdaten

1148430
MS41HB M10x100A4
Hammerkopfschraube
für Profilschiene MS4121/4141
OBO
M10x100mm
Edelstahl, rostfrei
blank, nachbehandelt
20
Stück
11,65 kg
kg/100 St.


# **Technisches Datenblatt**

# Hammerkopfschraube A4


Artikelnummer: 1148430



### Abmessungen

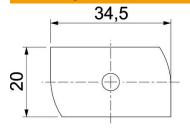

Länge	34,5 mm
Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Maß H	8 mm
Maß L	100 mm

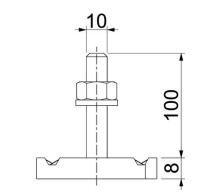

### **Technische Daten**

Drehmoment	9,9 Nm
Geeignet für Montageschiene	ja
Gewinde	M 10 x 100
Unterlegscheibe Ø	20 mm