


# Technisches Datenblatt

## Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148426



Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141

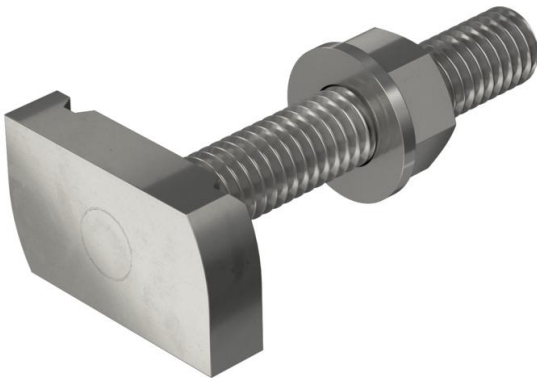

A2

A4

A5

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

2B

blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1148426
Typ	MS41HB M10x60 A4
Bezeichnung 1	Hammerkopfschraube
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS4121/4141
Hersteller	OBO
Dimension	M10x60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Hammerkopfschraube A4


Artikelnummer: 1148426



### Abmessungen

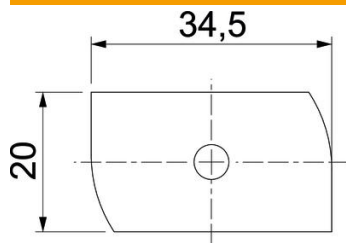

Länge	34,5 mm
Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Maß H	8 mm
Maß L	60 mm

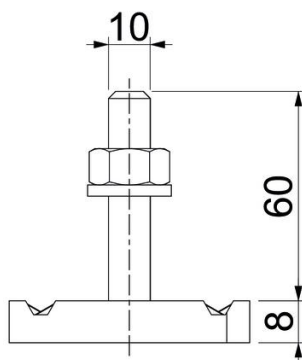

### Technische Daten

Drehmoment	9,9 Nm
Geeignet für Montageschiene	ja
Gewinde	M 10 x 60
Unterlegscheibe Ø	20 mm