

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121465



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	1121465
Typ	MS5030P2000A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x50x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	285 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121465



## Abmessungen

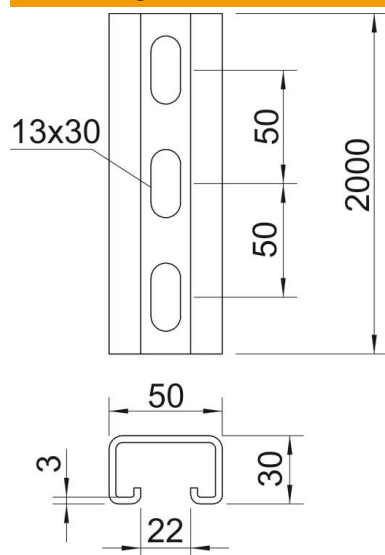

Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L (mm)	2.000 mm

## Technische Daten

Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Materialstärke	3 mm
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	3,99 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	13,11 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	3,95 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	6,38 cm <sup>2</sup>