

# Technisches Datenblatt

## Hakenkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148264



Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030



**A2** **A4** **A5** Edelstahl, rostfrei    Edelstahl, rostfrei    Edelstahl, rostfrei  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1148264
Typ	MS50HB M8x60 A4
Bezeichnung 1	Hakenkopfschraube
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS5030
Hersteller	OBO
Dimension	M8x60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Hakenkopfschraube A4


Artikelnummer: 1148264



### Abmessungen

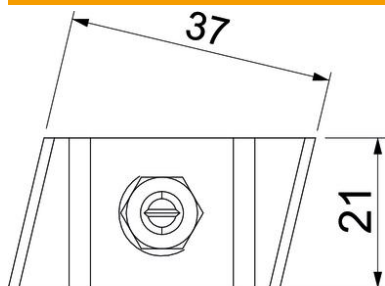

Länge	43 mm
Breite	21 mm
Höhe	12 mm

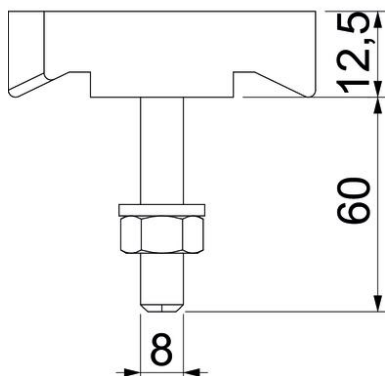

### Technische Daten

Geeignet für Montageschiene	ja
Gewinde	M8x60mm
Gewinde metrisch	8