

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS5030



**A2** **A4** **A5** Edelstahl, rostfrei   Edelstahl, rostfrei   Edelstahl, rostfrei  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1147194
Typ	MS50SN M12 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS5030
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Gleitmutter A4


Artikelnummer: 1147194



### Abmessungen

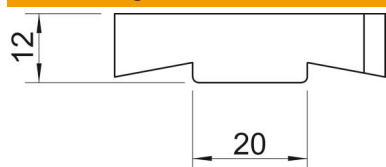

Länge	43 mm
Breite	21 mm
Höhe	12 mm

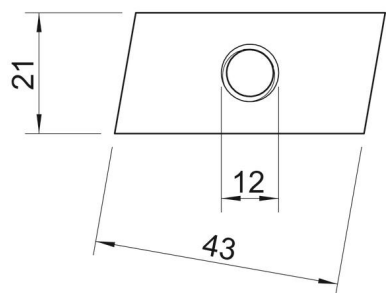

### Technische Daten

Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Mit Feder	nein