


Technisches Datenblatt

Trockenmörtel PYROMIX® im Papiersack

Artikelnummer: 7206104

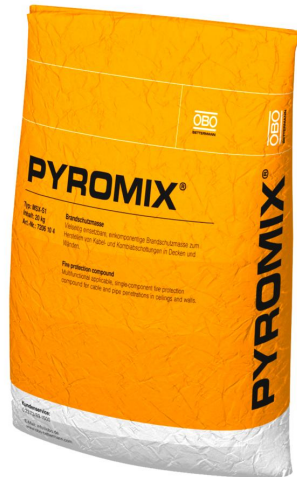

Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 20 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 6 Litern Wasser etwa 20 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innenbereich. In trockenen, kühlen aber frostfreien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.



Spezialmörtel

Stammdaten

Artikelnummer	7206104
Typ	MSX-S1
Bezeichnung 1	Brandschutzmörtel
Bezeichnung 2	für Kombischott
Hersteller	OBO
Dimension	20kg
Werkstoff	Spezialmörtel
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2000 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Mörtelschott
Form	sonstige
Inhalt	20 kg
Zubehör erforderlich	nein