

# Technisches Datenblatt

## USB-Ladegerät

Artikelnummer: 6105300




USB-Ladegerät mit zwei USB Typ A-Buchsen, für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, maximaler Ladestrom 1x 2100 mA oder 2x 1050 mA.

PC Polycarbonat

### Stammdaten

Artikelnummer	6105300
Typ	MTG-2UC2.1 RW1
Bezeichnung 1	USB Ladegerät
Bezeichnung 2	mit 2.1 A Ladestrom
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,162 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

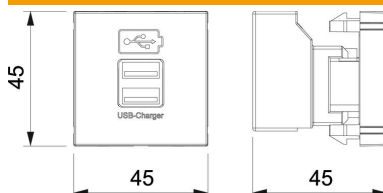

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

# Technisches Datenblatt

USB-Ladegerät

Artikelnummer: 6105300



## Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	45 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	USB
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte