

Technisches Datenblatt

BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, reinweiß

Artikelnummer: 6105030



Multimediaträger mit einer BNC-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, BNC-Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6105030
Typ	MTS-BC F RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Video-BNC
Bezeichnung 2	1x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupp-
lung, reinweiß

Artikelnummer: 6105030



Abmessungen

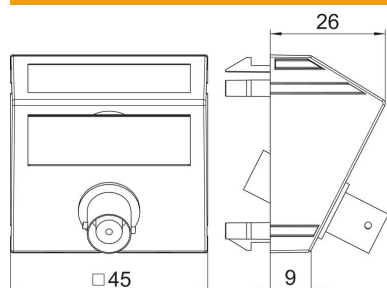

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	26 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte