

Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 6279820



Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2... auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6279820
Typ	MVKG70130
Bezeichnung 1	Montage- und Verbindungsprofil
Bezeichnung 2	für Konvektionsgitter vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	99x320x68
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 6279820



Abmessungen

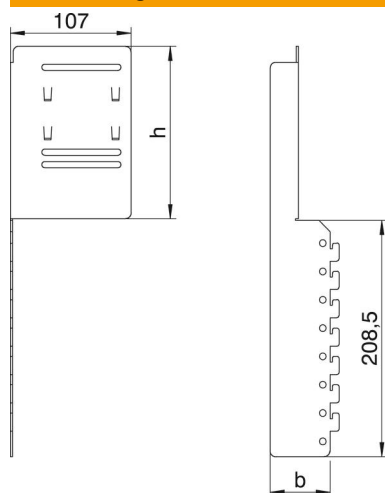

Länge	320 mm
Breite	99 mm
Höhe	68 mm

Technische Daten

Ausführung	Wandmontage
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	70x130
Kanalmontage	einhängen und verschrauben