

Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° A2


Artikelnummer: 6016308



Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.

Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23/35.

Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 45° Bögen.

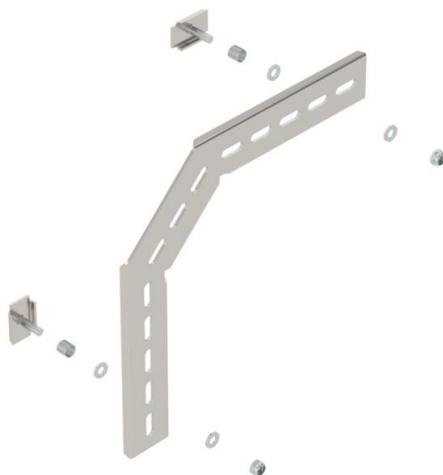

VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6016308
Typ	MW 90 SL23 A2
Bezeichnung 1	Montagewinkel 90°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	230x230
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	34,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° A2

Artikelnummer: 6016308



Abmessungen

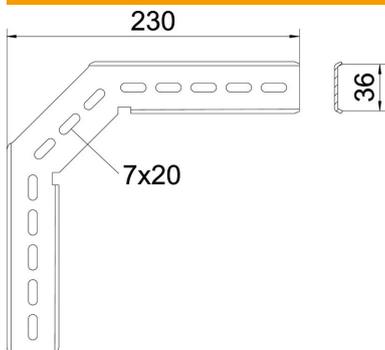

Abmessung	230 x 230
-----------	-----------

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
---------------------------	------