


# Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6017347

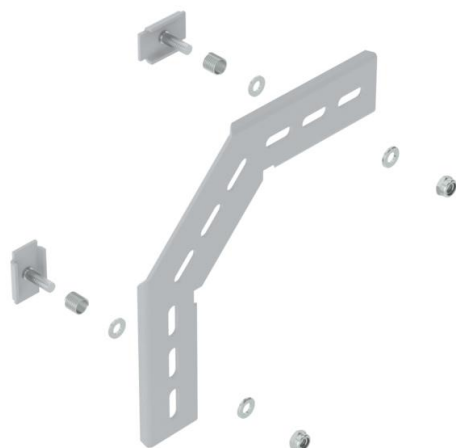

Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.

Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23/35.

Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 90° Bögen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6017347
Typ	MW 90 SL17 FT
Bezeichnung 1	Montagewinkel 90°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	170x170
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,89 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6017347



## Abmessungen

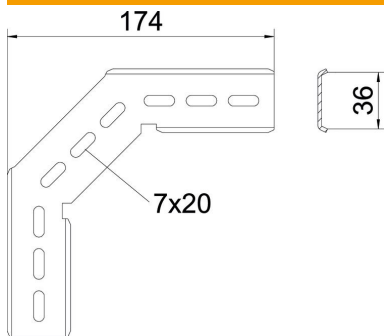

Abmessung | 170 x 170

## Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt | nein