


# Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6017355

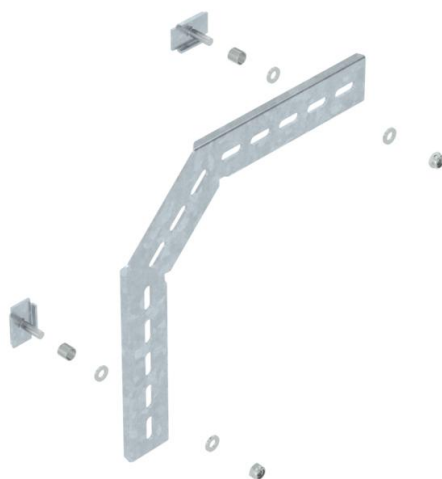

Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.

Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23/35.

Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 90° Bögen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6017355
Typ	MW 90 SL23 FT
Bezeichnung 1	Montagewinkel 90°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	230x230
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6017355



## Abmessungen

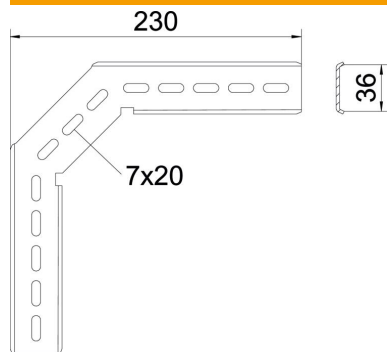

Abmessung	230 x 230
-----------	-----------

## Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
---------------------------	------