

# Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe  
100-175 mm  
Artikelnummer: 7424844



Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.



St Stahl

FS bandverzinkt

# Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe  
100-175 mm


Artikelnummer: 7424844



## Stammdaten

Artikelnummer	7424844
Typ	NE DSU2 10075
Bezeichnung 1	Nivelliereinheit DSU
Bezeichnung 2	für OKA-G
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,39 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

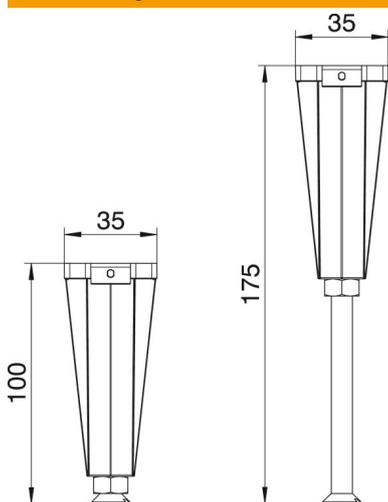

Breite	35 mm
--------	-------

## Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Entkoppelbar	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Kanalhöhe max.	175 mm
Kanalhöhe min.	100 mm
Mindestestrichhöhe	40
Nivellierbereich max.	175 mm
Nivellierbereich min.	100 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein