


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm

Artikelnummer: 7424600

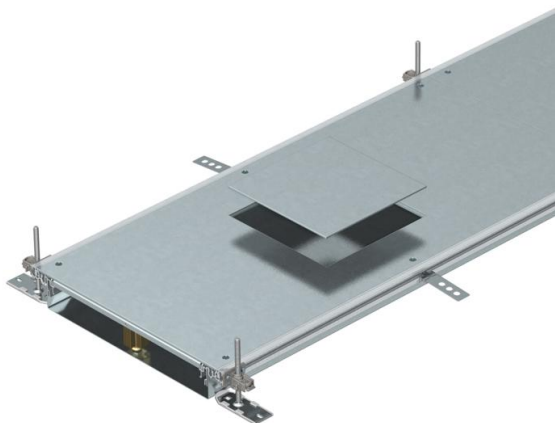

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 4, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreite 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine Einbaueinheit der Nenngröße 4.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7424600 |
| Typ | OKA-W3006050D4 |
| Bezeichnung 1 | Kanaleinheit estrichbündig |
| Bezeichnung 2 | für Geräteinsatz GES4 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2400x300x60 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2,4 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 1377,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |

 Abmessungen



| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.400 mm |
| Breite | 300 mm |

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm

Artikelnummer: 7424600



Technische Daten

| | |
|---|------------------|
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Abdeckungen | 3 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3 |
| Anzahl der Züge | 3 St. |
| Befestigungsart Montage-System | Boden |
| Bodenblech | ja |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Gewebewand | nein |
| Kanalhöhe max. | 110 mm |
| Kanalhöhe min. | 60 mm |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Mindeststrichhöhe | 60 |
| Mit Anschlussöffnung | ja |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Montageöffnung | für Geräteinsatz |
| Montageöffnung | quadratisch |
| Nenngröße für Geräteinbaueinheiten | 4 |
| Nivellierbereich max. | 110 mm |
| Nivellierbereich min. | 60 mm |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Trennwandbefestigung_löschen | stecken |
| Trennwandbefestigung | stecken |