

Technisches Datenblatt

Trennsteg, Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 7401988



Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7401988
Typ	OKA2 TW 40
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für OKA2
Hersteller	OBO
Dimension	2400x15x27
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	31,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt



Trennsteg, Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 7401988



Abmessungen

Länge	2.400 mm
Höhe	26,5 mm

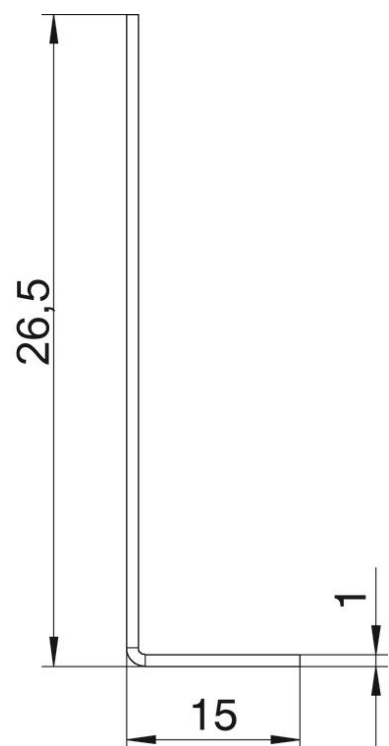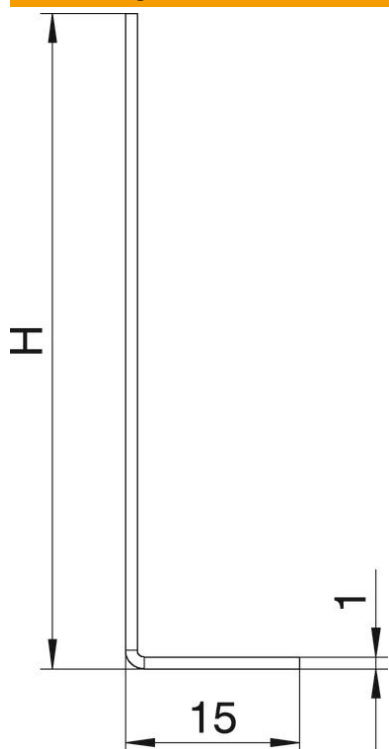

Technisches Datenblatt

Trennsteg, Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 7401988



Technische Daten

Kanalhöhe min.	40 mm
----------------	-------