


Technisches Datenblatt

Trennsteg, Kanalhöhe 80 mm

Artikelnummer: 7402004



Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.

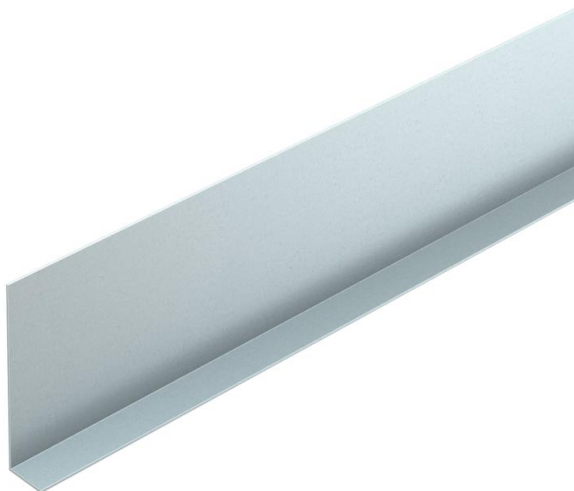

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------|
| Artikelnummer | 7402004 |
| Typ | OKA2 TW 80 |
| Bezeichnung 1 | Trennsteg |
| Bezeichnung 2 | für OKA2 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2400x15x67 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2,4 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 62,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |

Technisches Datenblatt



Trennsteg, Kanalhöhe 80 mm

Artikelnummer: 7402004



Abmessungen

| | |
|-------|----------|
| Länge | 2.400 mm |
| Höhe | 66,5 mm |

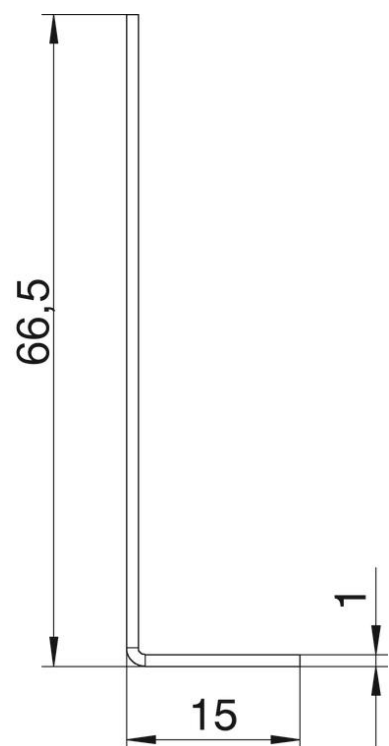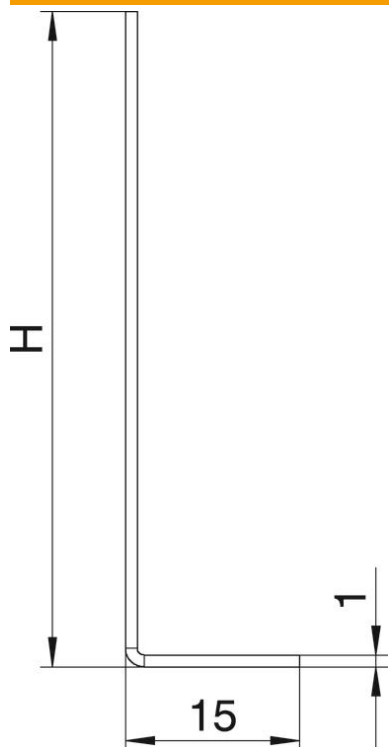

Technisches Datenblatt

Trennsteg, Kanalhöhe 80 mm

Artikelnummer: 7402004



Technische Daten

| | |
|----------------|-------|
| Kanalhöhe min. | 80 mm |
|----------------|-------|