


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402048



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

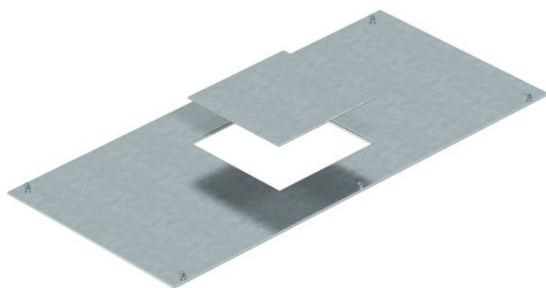

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7402048
Typ	OKA DG4 400
Bezeichnung 1	Geräteinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Hersteller	OBO
Dimension	800x400x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	919 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm


Artikelnummer: 7402048



Abmessungen

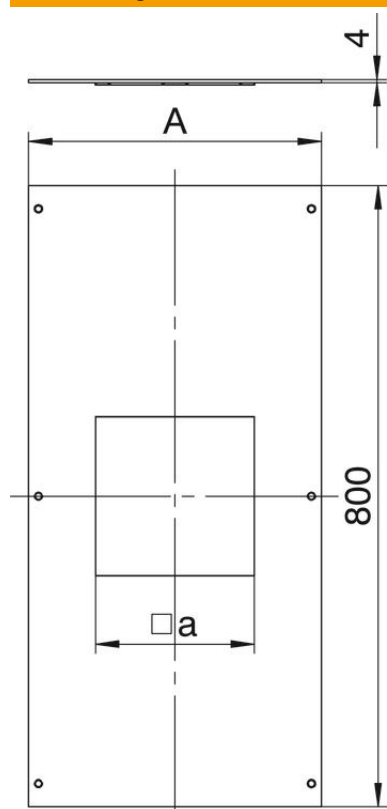

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Blechstärke	4 mm
Maß a	201 mm
Maß A	377 mm

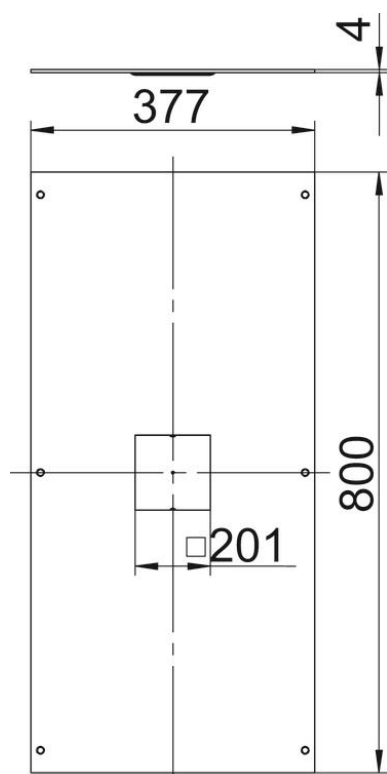

Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402048



Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Montageöffnung	für Geräteinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9