


Technisches Datenblatt

Kanalendstück

Artikelnummer: 7403820



Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer Seitenwand und einem höhenverstellbaren Seitenprofil zum universellen Einbau links oder rechts.

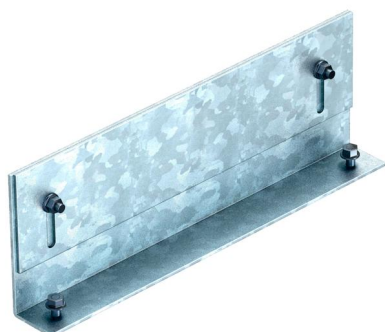


St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7403820
Typ	OKB ES 25085
Bezeichnung 1	Kanalendstück
Bezeichnung 2	für OKB
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	52,85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

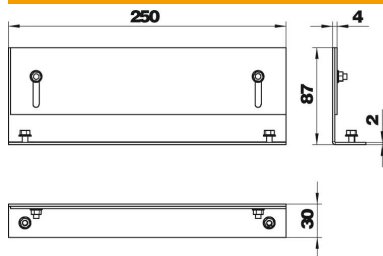

Breite	250 mm
Höhe	93 mm
Maß h	85 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	ja
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Gewebewand	nein
Kanalhöhe max.	125 mm
Kanalhöhe min.	85 mm
Mindestestrichhöhe	85
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	ja
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken