

Technisches Datenblatt

Wanddurchführung

Artikelnummer: 7403890



Montagefertige Kanaleinheit zur Wanddurchführung, bestehend aus einem 250 mm langen Kanalunterteil mit einem Blinddeckel. Im Lieferumfang enthalten sind eine Deckelstoßdichtung und ein Verbinder.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7403890
Typ	OKB WD 25085
Bezeichnung 1	Wanddurchführung
Bezeichnung 2	mit Blinddeckel
Hersteller	OBO
Dimension	250x300x85
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	420 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

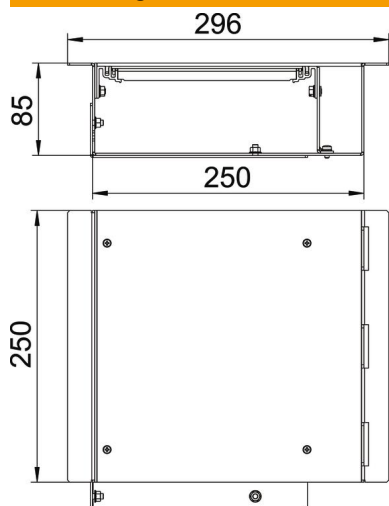

Länge	300 mm
Breite	250 mm
Höhe	93 mm
Maß h	85 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Art des Zubehörs	sonstige
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Entkoppelbar	ja
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Mindestestrichhöhe	93
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	ja