

# Technisches Datenblatt

## Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191000



Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.  
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



**A2** **A4** **A5** Edelstahl, rostfrei    Edelstahl, rostfrei    Edelstahl, rostfrei  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3191000
Typ	OTSP 3,5x30 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb TX 15
Hersteller	OBO
Dimension	3,5x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,165 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191000



## Abmessungen

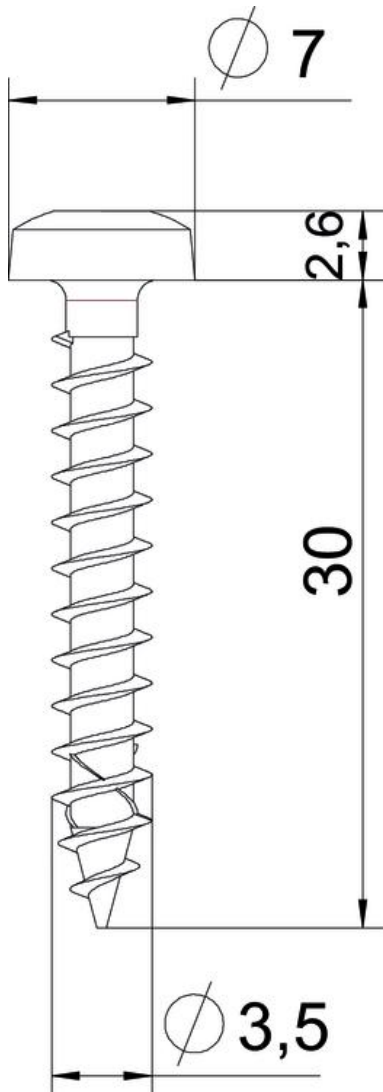

Länge	30 mm
Maß D	3,5 mm
Maß L	30 mm

## Technische Daten

Antriebsgröße	TX 15
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	7 mm
Kopfform	Panhead
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein