

Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm

Artikelnummer: 7204042



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 7204042 |
| Typ | PMB 640-3 A2 |
| Bezeichnung 1 | Brandschutzbox dreiseitig |
| Bezeichnung 2 | mit intumeszierenden Einlagen |
| Lieferbar ab | 04.10.2022 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 300x423x116 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 383,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm

Artikelnummer: 7204042



Abmessungen

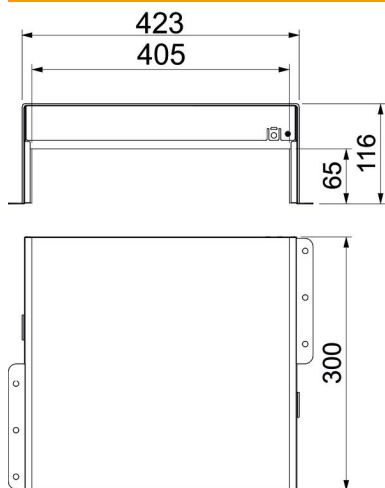

| | |
|------------|--------|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 423 mm |
| Höhe | 116 mm |
| Maß d | 405 mm |
| Maß D min. | 423 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form | eckig |
| Zubehör erforderlich | ja |
| Innenhöhe | 65 mm |
| Innenbreite | 405 mm |