


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 7123310



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

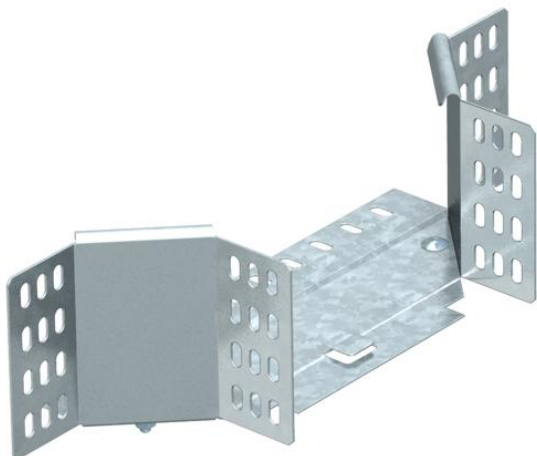


**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7123310
Typ	RAA 130 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

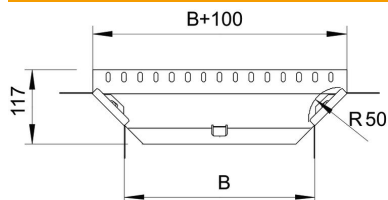

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

# Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 7123310



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm