


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FS

Artikelnummer: 7002696

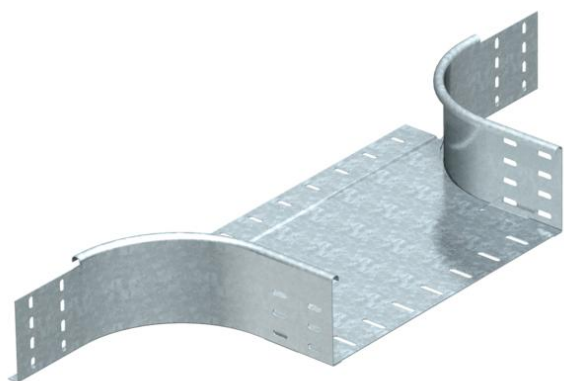

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7002696
Typ	RAA 140 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	250 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FS

Artikelnummer: 7002696



Abmessungen

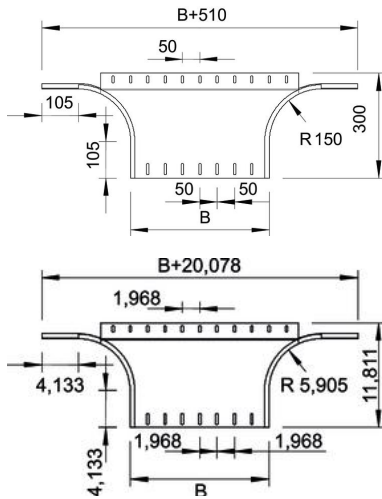

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm