


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 35 FT

Artikelnummer: 7120311

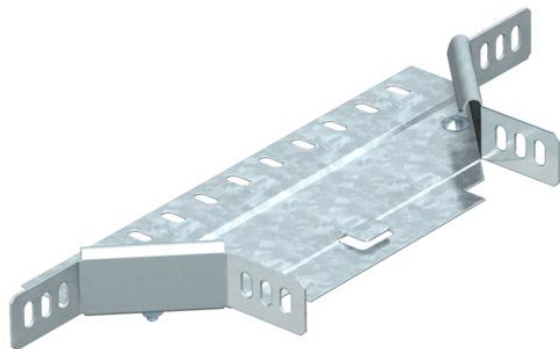

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7120311
Typ	RAA 330 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	35x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 35 FT

Artikelnummer: 7120311



### Abmessungen

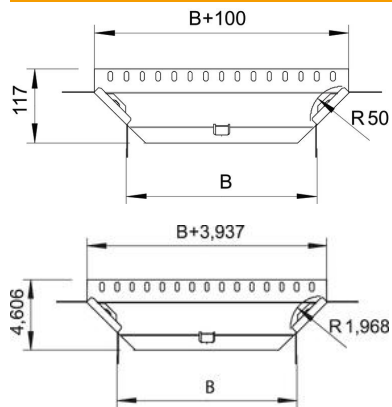

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm