

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7120468



Anbau-Abzweigstück für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7120468
Typ	RAA 605 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	eckige Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7120468



### Abmessungen

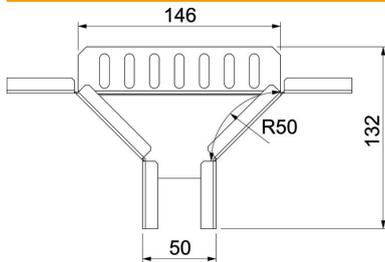

Breite	50 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	50 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Abgehende Breite	50 mm
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt