


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6042311



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

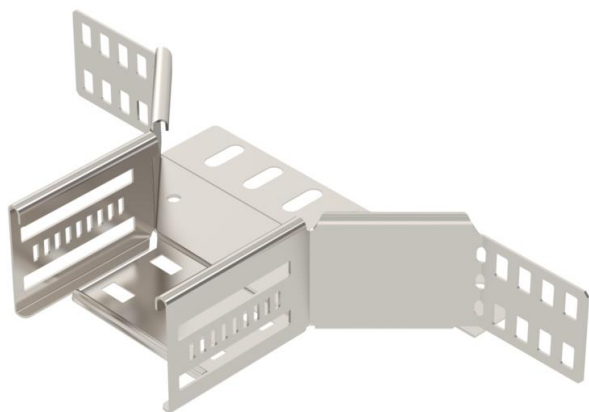

- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 6042311                    |
| Typ                 | RAA 610 A2                 |
| Bezeichnung 1       | Anbau-Abzweigstück         |
| Bezeichnung 2       | für Kabelrinne             |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 60x100                     |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm     |                            |
| Kleinste VK-Einheit | 1                          |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 33,3 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6042311



### Abmessungen

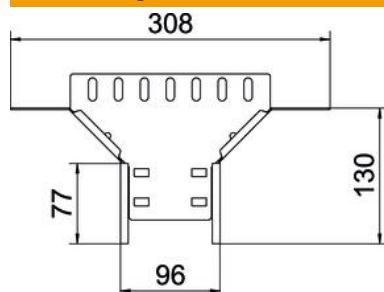

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 100 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß B       | 100 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite                   | 100 mm                 |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| Materialstärke Bodenblech          | 0,8 mm                 |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt    |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 18 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |