

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7121109



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CEUK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7121109
Typ	RAA 610 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	47,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7121109



Abmessungen

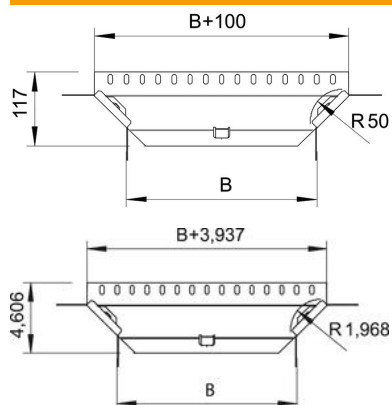

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	100 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm