


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7121205

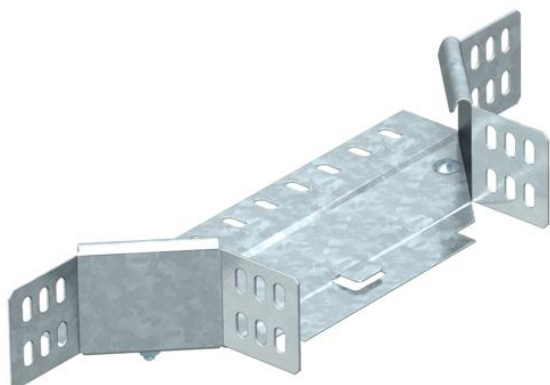

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CEUK  
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7121205
Typ	RAA 615 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	43,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7121205



### Abmessungen

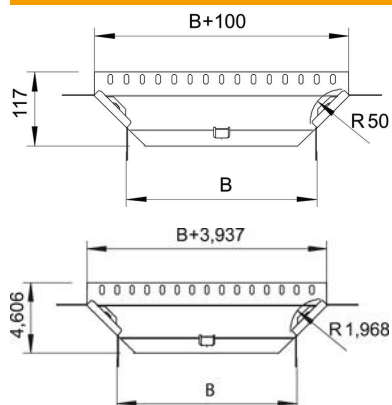

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	150 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm