


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 7002394

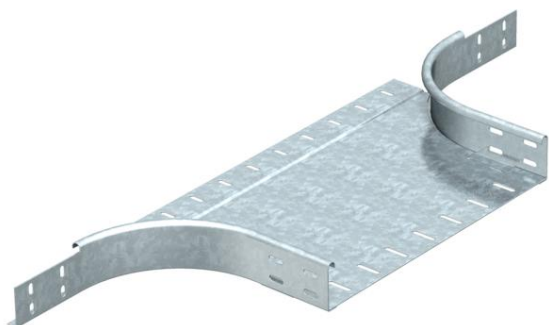

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7002394
Typ	RAA 640 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	220 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 7002394



### Abmessungen

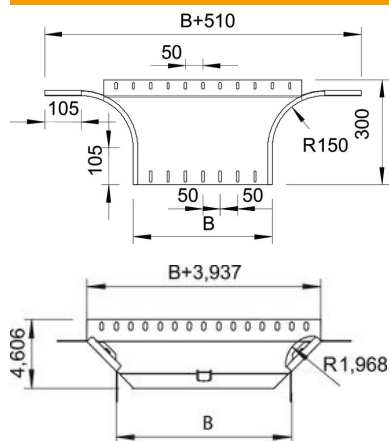

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm