


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 6042121



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

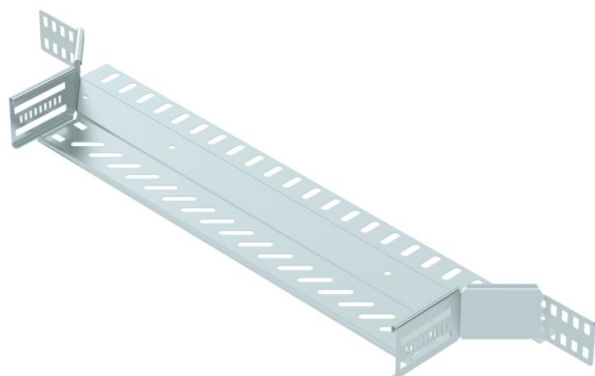

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6042121 |
| Typ | RAA 650 FS |
| Bezeichnung 1 | Anbau-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x500 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 79,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 6042121



Abmessungen

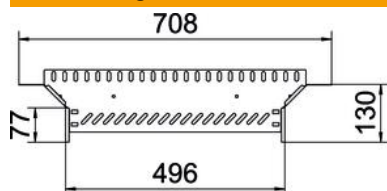

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 500 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite | 500 mm |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 16 St. |
| Holmstärke | 1,25 mm |