


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 85 FT

Artikelnummer: 7122213

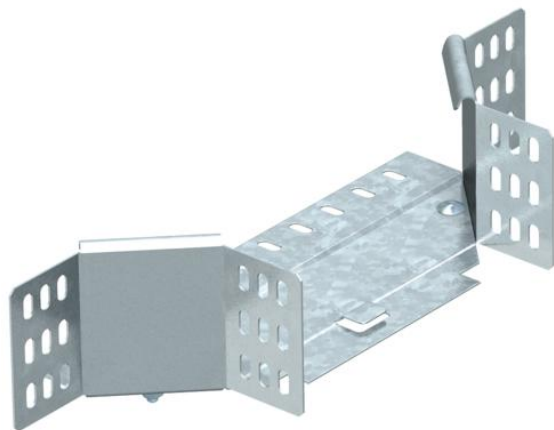

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7122213
Typ	RAA 820 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	85x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

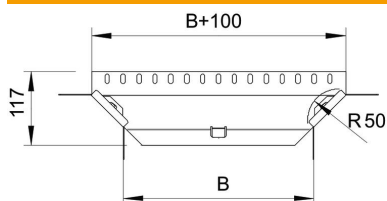

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	200 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 85 FT

Artikelnummer: 7122213



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mittelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm