

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 85 FS

Artikelnummer: 7002521



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabellinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7002521
Typ	RAA 840 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	85x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	230 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 85 FS

Artikelnummer: 7002521



### Abmessungen

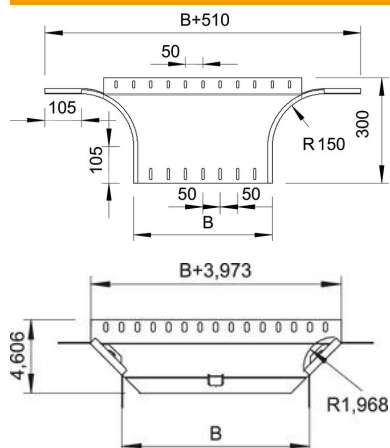

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm