


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040688



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-  
typen mit der Seitenhöhe 110 mm.

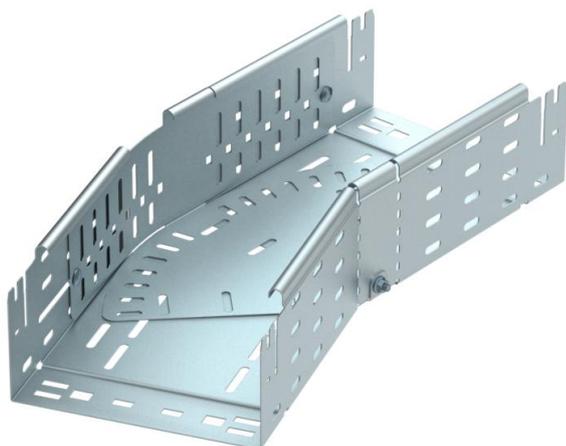

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040688
Typ	RBMV 140 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	548,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 110 FS


Artikelnummer: 6040688



### Abmessungen

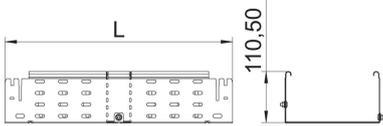

Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	400 mm
Maß L (mm)	820 mm

 

### Technische Daten

Abiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein