


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60 A2

Artikelnummer: 6040528



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-  
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.

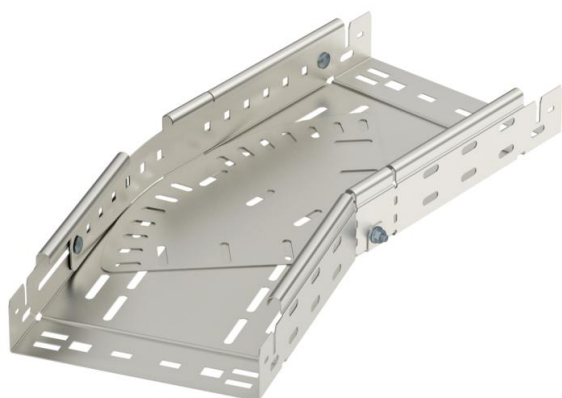

**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040528
Typ	RBMV 640 A2
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	578 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60 A2


Artikelnummer: 6040528



### Abmessungen



Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	400 mm
Maß L (mm)	820 mm

 

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlöcherung	ja
Weitspann-Ausführung	nein