


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FT

Artikelnummer: 6040702



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 110 mm.

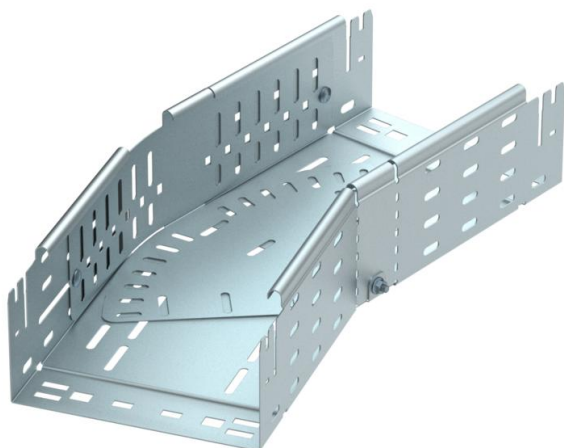

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040702
Typ	RBMV 115 FT
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	170,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FT


Artikelnummer: 6040702



Abmessungen

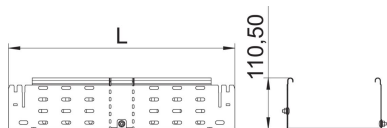

Breite	150 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	150 mm
Maß L	420 mm

 

Technische Daten

Abiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung