
Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FT

Artikelnummer: 6040712

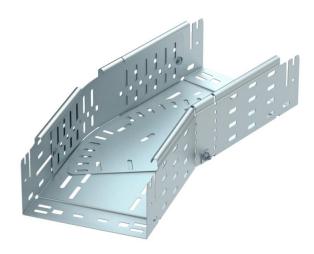

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.





St

Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040712
Тур	RBMV 160 FT
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1614,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FT





Abmessungen Breite 600 mm 110 mm Blechstärke 1,5 mm Maß B 600 mm Maß L 1.120 mm



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung