


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 110 FT

Artikelnummer: 6040712



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-  
typen mit der Seitenhöhe 110 mm.

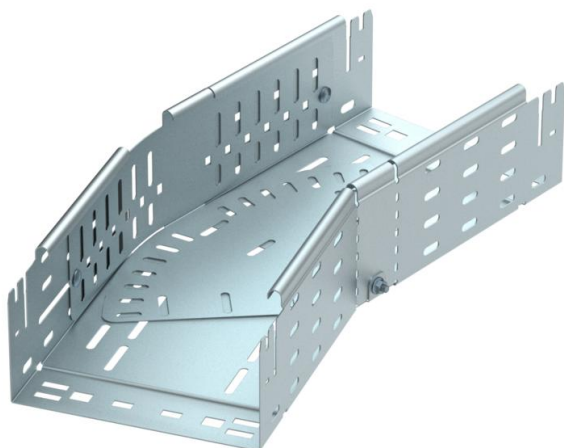

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040712
Typ	RBMV 160 FT
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1614,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 110 FT


Artikelnummer: 6040712



### Abmessungen

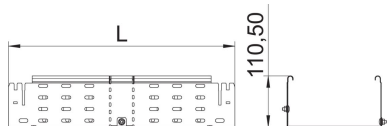

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	600 mm
Maß L	1.120 mm

 

### Technische Daten

Abiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung